

**Article: 08095918**

**Version: 01.01**

Deléage SA  
18 Av du général Ferrié  
CS 41881  
35418 Saint Malo CEDEX  
Phone +33 2 99 82 74 34  
Fax +33 2 99 81 57 97




**France**

***Manuel d'installation de l'unité  
locale d'ambiance Devilink™***



Membre du Groupe Danfoss


La Technologie Chaleureuse !

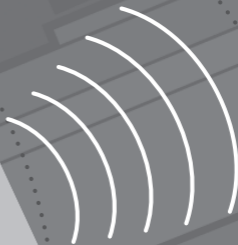

# Unité locale d'ambiance Devilink™

L'Unité locale d'ambiance (marqué RS sur le produit) Devilink™ possède une sonde d'ambiance intégrée qui mesure la température ambiante. Cela permet de contrôler le chauffage sur la base de la température d'ambiance de la pièce dans laquelle elle est installée. L'Unité d'Ambiance Devilink™ permet également de régler la température.

## Scénario d'installation

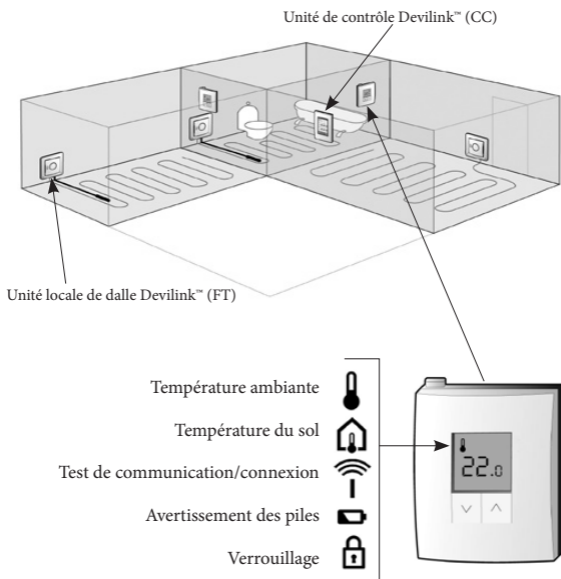

# Positionnement de l'Unité d'Ambiance Devilink™



Ne pas l'installer sur un mur exposé aux rayons directs du soleil ou toute autre source de chaleur.



Elle doit être installée de préférence à une hauteur entre 80 et 150 cm.



Elle doit être placée au minimum à 50 cm des portes ou fenêtres qui seront ouvertes occasionnellement.



Ne pas la placer sur un mur donnant sur l'extérieur.




Pour les pièces humides, veuillez noter que l'Indice de Protection de l'Unité de Contrôle est IP21, veuillez donc respecter la réglementation en vigueur (norme NFC15100 – partie 7-701).

# Installation de l'Unité d'Ambiance Devilink™



1. Retirez la partie frontale en appuyant délicatement sur la languette sous l'Unité d'Ambiance.

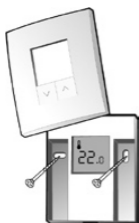

2. Montez l'Unité d'Ambiance
  - a. Marquez les trous pour les vis
  - b. Percez les trous
  - c. Insérez des chevilles dans les trous
  - d. Vissez l'Unité d'Ambiance



3. Insérez les piles










4. Remettez la partie frontale en place, en commençant par le haut, puis en appuyant légèrement pour enclencher le bas de la façade.

**Click!**

## **Configuration:**

Référez-vous au manuel d'installation de l'Unité de Contrôle Devilink™.

Clignotement vert bref	Pas connecté au réseau
Clignotement vert rapide	Connexion au réseau en cours
Clignotement rouge +  Pendant 5 sec.	La connexion a échoué
 allumé	Test réseau en cours
Clignotement rouge +  pendant 5 sec.	Le test réseau a échoué
 allumé + clignote- ment LED rouge toutes les 2 min 30.	Niveau des piles faible
 allumé + clignote- ment LED rouge chaque 30 sec.	Niveau des piles critique
E5	Sonde de dalle court-circuitée
E6	Sonde de dalle débranchée
 allumé	Verrouillage autorisé par l'Unité de Contrôle Devilink™
 clignotant	Limité par l'Unité de Contrôle Devilink™

## Réinitialisation “usine” de l'unité d'ambiance Devilink™ RS:

Retirez la partie frontale. Enlevez une pile et maintenez le bouton ON/OFF/Install enfoncé tout en remettant la pile. Continuez à maintenir le bouton install enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote (environ 5 secondes).

## Spécifications techniques

<b>Piles</b>	Alkaline 2xAA, 1,5V
<b>Rétro-éclairage</b>	LED verte
<b>Backlight</b>	Green LED
<b>Température ambiante</b>	De 0° à +40° C
<b>Surveillance des piles</b>	La sonde possède un circuit de surveillance intégré qui détecte si le niveau des piles est bas ou critique.
<b>Fréquence de transmission</b>	868,42MHz
<b>Portée de la transmission dans un bâtiment normal</b>	Jusqu'à 30m
<b>Puissance d'émission</b>	< 1 mW
<b>Classe IP</b>	21
<b>Dimensions</b>	81 mm x 66 mm x 21 mm

### **Instructions concernant le recyclage :**

Les équipements incluant des composants électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ils doivent être collectés séparément avec les autres déchets électriques et électroniques, conformément à la législation en vigueur.

# Garantie Deléage de 2 ans

Vous venez d'acquérir un système de chauffage Deléage et nous sommes certains qu'il contribuera à améliorer le confort et la gestion de votre installation.

Ce produit est garanti contre les vices de fabrication pendant une période de deux (2) ans suivant la date initiale d'achat. Durant cette période, DELÉAGE s'engage à réparer ou à remplacer, selon son choix et sans frais, tout produit défectueux ayant été utilisé dans des conditions normales.

La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé.

Cette garantie ne couvre pas le coût d'installation, de débranchement ou de réinstallation. Cette garantie limitée annule et remplace toute autre garantie expresse ou tacite de DELÉAGE,

ainsi que tout autre engagement que DELÉAGE aurait pu prendre. En aucun cas DELÉAGE ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs ou fortuits résultant de l'installation de ce produit.

Le produit défectueux ainsi que la facture originale doivent être retournés au lieu d'achat ou expédiés par la poste, port payé et assuré, à l'adresse suivante :

## **DELÉAGE**

**Z.I. Sud - 18, avenue du Général Ferrié  
CS 41881 - 35418 Saint-Malo Cedex  
Tél.: 02.99.82.74.34 - Fax :  
02.99.81.57.97**

Pour toutes questions sur l'installation du Devilink™, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique.

Pour de plus amples informations sur nos produits, consultez notre site web : [www.deleage.fr](http://www.deleage.fr)

## **Certificat de garantie**

### **La garantie Deléage est accordée à:**

Nom:

Adresse:

Ville:

Pays:

Téléphone:

### **Attention:**

Le certificat de garantie doit être complété correctement pour que la garantie soit valide.  
Veuillez lire les conditions de garantie ci-dessus.

Type de thermostat:

Installation électrique par:

Numéro de l'article:

Date:

Tampon du fournisseur: